

# Технический паспорт

## Монтажная коробка пустая, для комплектации 2 розетками 45x45 мм и 2 телекоммуникационными разъемами RJ45



Монтажная коробка для лючка GES R2, для установки в монтажном основании тип UD GES R2 и в двойных полах с монтажным отверстием диаметром 122 мм.

В объем поставки входят разделительная перегородка и две накладки для монтажа одинарных устройств серии Modul45. С помощью подходящего суппорта есть возможность для установки двух телекоммуникационных разъемов (Keystones).



PA Полиамид

### Исходные данные


Артикульный номер	7408838
Обозначение 1	Монтажная рамка для GES R2
Обозначение 2	для Modul 45, ширина 2x1
Производитель	OBO
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	19,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Монтажная коробка пустая, для комплектации 2 розетками 45x45 мм и 2 телекоммуникационными разъемами RJ45



## Размеры

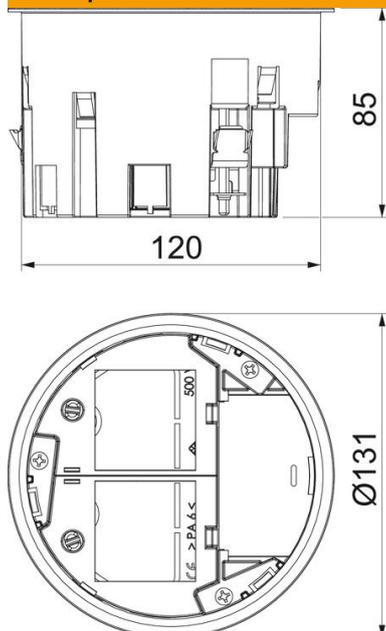

## Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	2
Количество разгрузок от натяжения	1
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Конструкция крышки	круглой формы
Возможность монтажа уплотнения	да
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Вид устройства	Шаг раstra M45
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Монтажная техника	Размер раstra M45
С выемкой напольного покрытия	нет
Диапазон зажима D макс.	50 мм
Диапазон зажима D мин.	25 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да