


# Технический паспорт

## Монтажный уголок 45°

Артикульный номер: 6017339



Монтажный уголок 45° вертикальный, для С-образного проволочного лотка и проволочного лотка GR-Magic с высотой боковой стенки 55 мм.  
С 2 фиксаторами типа KS 23 35.  
Включает соединитель, для создания секций 45°.

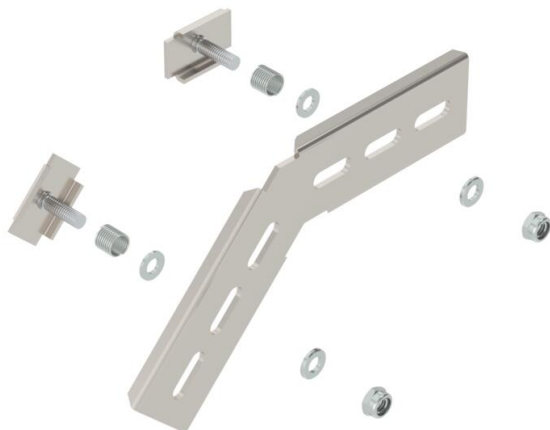

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 6017339                        |
| Тип                         | MW 45 SL 10 A2                 |
| Обозначение 1               | Монтажный угол 45°             |
| Обозначение 2               | для С-образ проволочного лотка |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | 178x103                        |
| Материал                    | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность                 | без обработки, дообработанный  |
| Стандарт поверхности        |                                |
| Минимальная единица продажи | 20                             |
| Единица расхода             | шт.                            |
| Масса                       | 20 кг                          |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |


# Технический паспорт

Монтажный уголок 45°

Артикульный номер: 6017339



## Размеры

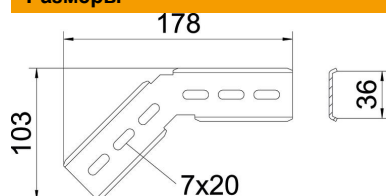

|        |           |
|--------|-----------|
| Размер | 178 x 103 |
|--------|-----------|

## Технические характеристики

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Нержавеющая сталь,<br>протравленная | нет |
|-------------------------------------|-----|