

Технический паспорт

Анкерный болт N-K с ударной головкой V4A

Артикульный номер: 3498393



Анкерный гвоздь N применяется для универсального крепления не несущих систем в бетоне с трещинами и без трещин.

Для монтажа анкерного гвоздя достаточно забить его в просверленное отверстие. При воздействии нагрузки анкерный гвоздь автоматически раскрывается и надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Европейский технический допуск ETA-11/0240: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120.



A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3498393
Тип	N-K 6-5/44 A4
Обозначение 1	Анкерный болт N-K
Обозначение 2	со шляпкой
Производитель	OBO
Размер	6x44mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Анкерный болт N-K с ударной головкой V4A

Артикульный номер: 3498393



Размеры

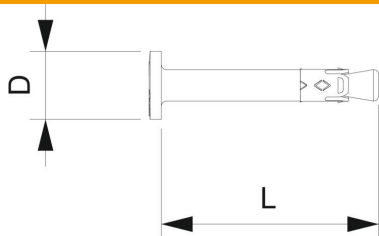

Длина	44 мм
Размер d мин.	13 мм
Размер L	44 мм

Технические характеристики

Исполнение	Удар
Крепёжное приспособление	Прочее
Глубина отверстия	40 мм
Диаметр отверстия, мин.	6 мм
Сила зажима	5 мм
Самонарезающий	нет
Имеются разрешения	да
Подходит для строительного материала	бетон
Вид монтажа дюбелей, анкеров	Сквозной монтаж