

# Технический паспорт

Анкерный гвоздь N-K со шляпкой, A5

Артикульный номер: 3498392



Анкерный болт N применяется для универсального крепления не несущих конструкций в растянутом или сжатом бетоне, он обеспечивает прочную фиксацию при простом монтаже.

Для монтажа анкерного болта достаточно установить его в просверленное отверстие. При воздействии нагрузки анкерный болт автоматически раскрывается и надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Европейский технический допуск ETA-11/0240: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120.



A5

Нержавеющая сталь

## Исходные данные

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Артикульный номер           | 3498392                 |
| Тип                         | N-K 6-5/44 HCR          |
| Обозначение 1               | Анкерный болт N-K       |
| Обозначение 2               | со шляпкой              |
| Производитель               | OBO                     |
| Размер                      | 6x44mm                  |
| Цвет                        | цвета нержавеющей стали |
| Материал                    | Нержавеющая сталь       |
| Минимальная единица продажи | 50                      |
| Единица расхода             | Шт.                     |
| Масса                       | 1,135 кг                |
| Единица веса                | кг/100 шт.              |


# Технический паспорт

Анкерный гвоздь N-K со шляпкой, A5

Артикульный номер: 3498392



## Размеры

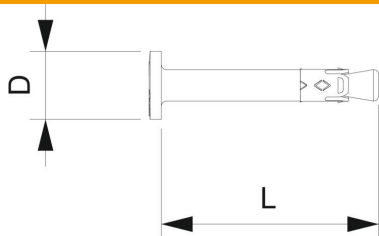

|               |       |
|---------------|-------|
| Длина         | 44 мм |
| Размер d мин. | 13 мм |
| Размер L      | 44 мм |

## Технические характеристики

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Исполнение                           | Удар            |
| Крепёжное приспособление             | Прочее          |
| Глубина отверстия                    | 40 мм           |
| Диаметр отверстия, мин.              | 6 мм            |
| Сила зажима                          | 5 мм            |
| Самонарезающий                       | нет             |
| Имеются разрешения                   | да              |
| Подходит для строительного материала | бетон           |
| Вид монтажа дюбелей, анкеров         | Сквозной монтаж |