

# Технический паспорт

Регулируемая опора крышки, для каналов высотой  
40-70 мм

Артикульный номер: 7424840



Применяется в качестве центральной стыковой опоры для крышки номинальной ширины 400, 500 или 600 мм, количество зависит от ширины канала.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	7424840
Тип	NE DSU2 4030
Обозначение 1	Регулируемая опора DSU
Обозначение 2	для ОКА-G
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Шт.
Масса	3,24 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1354 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Регулируемая опора крышки, для каналов высотой 40-70 мм

Артикульный номер: 7424840



## Размеры

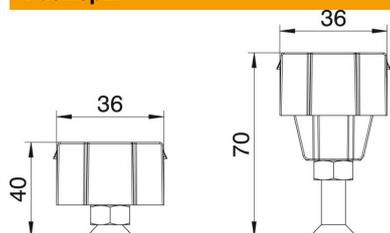

Ширина	35 мм
--------	-------

## Технические характеристики

Вид аксессуаров	Прочее
Отсоединяемая крышка	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Высота канала макс.	70 мм
Высота канала мин.	40 мм
Минимальная высота стяжки	40
Диапазон регулирования макс.	70 мм
Диапазон регулирования мин.	40 мм
Аксессуары	да
Запасная деталь	нет