

Технический паспорт

Торцевая заглушка кабельного канала, высота 40-150 мм

Артикульный номер: 7424286



Торцевая заглушка канала: состоит из гибкой перегородки с боковыми профилями и профилями для стыковки с напольным покрытием. В комплект поставки входит уголок для соединения каналов и регулируемый по высоте крепежный уголок.



St

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7424286
Обозначение 1	Заглушка канала
Обозначение 2	для каб. каналов ОКА-G и ОКА-W
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	78 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

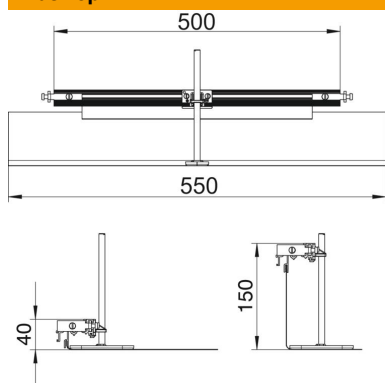

Длина	560 мм
Ширина	500 мм
Размер h	40 мм

Технический паспорт

Торцевая заглушка кабельного канала, высота 40-150 мм

Артикульный номер: 7424286



Технические характеристики

Подходит для закрытого
подпольного канала,
прокладываемого вровень со
стяжкой

нет

Подходит для открытого
подпольного канала,
прокладываемого вровень со
стяжкой

нет

Подходит для подпольного
канала, перекрытого слоем
стяжки

нет

Высота канала макс.

150 мм

Высота канала мин.

40 мм

Диапазон регулирования макс.

110 мм

Диапазон регулирования мин.

0 мм