


Технический паспорт

Монтажная секция для установки лючка GES9, высота 40-140 мм

Артикульный номер: 7424324

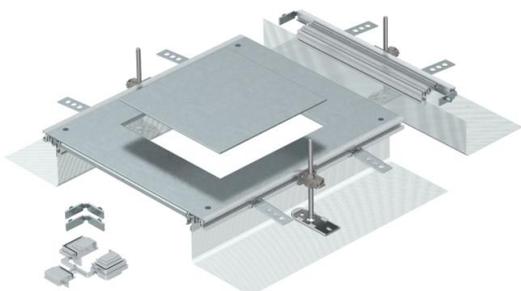

Монтажная секция кабельного канала с крышкой для установки лючка номинального размера 9. Секция состоит из боковых профилей с гибкой стенкой из металлочки, стыковочных профилей, крышки канала с закрытым монтажным отверстием и торцевой заглушки. В комплект входят 3 регулируемых крепежных уголка, 3 анкера для стяжки, 1 опора крышки (без регулируемой по высоте опоры, которую необходимо заказать отдельно) и 1 комплект для ответвления 90°. С отверстием для установки квадратного лючка номинального размера 9 или системы 55.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7424324
Тип	ОКА-G A 40140 9
Обозначение 1	Монтажная секция
Обозначение 2	для лючка GES9
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	837 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

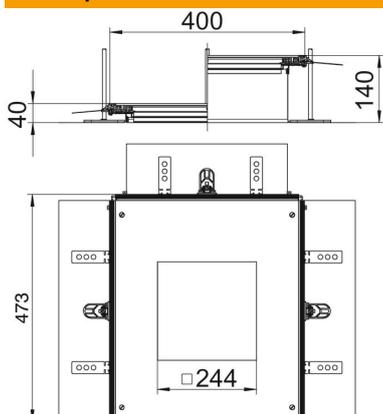

Длина	460 мм
Ширина	400 мм
Размер a	244 мм
Размер A	400 мм
Размер h	40 мм

Технический паспорт

Монтажная секция для установки лючка GES9, высота 40-140 мм

Артикульный номер: 7424324



Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	да
Крышки	1
Количество монтажных отверстий	1
Плита настила	нет
Крепление крышки с фиксацией	нет
Возможность монтажа уплотнения	да
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отверстие для монтажного элемента	квадратные
Отсоединяемая крышка	нет
Подходит для компенсационного зазора	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	нет
Высота канала макс.	140 мм
Высота канала мин.	40 мм
Прочность материала крышки	4
Минимальная высота стяжки	40
С отверстием для подключения	да
С выравниванием потенциалов	нет
С перегородкой	нет
С выступающей частью	да
Монтажное отверстие	для лючка
Номинальный размер монтажных элементов	9
Диапазон регулирования макс.	140 мм
Диапазон регулирования мин.	40 мм
Съемная крышка	да