


Технический паспорт

Внешний угол, без регулируемых опор

Артикульный номер: 7403831



Внешний угол, состоит из основания кабельного канала, двух крышек и регулируемых по высоте боковых профилей. Щеточная планка, предусмотренная для вывода кабеля, расположена с боковой стороны. В комплект входит уплотнитель для крышки и соединитель; для регулирования высоты необходимо пять регулируемых опоры.

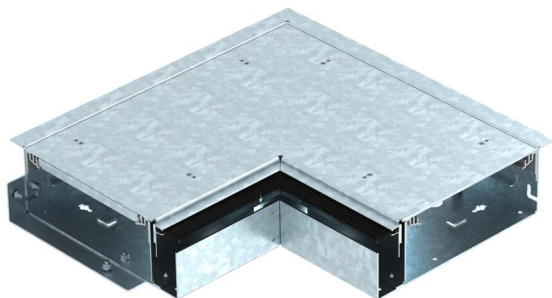

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7403831
Тип	OKB AE 25085 ON
Обозначение 1	Внешний угол
Обозначение 2	Со щеточной планкой
Производитель	OBO
Размер	424x424x87
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	858 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	41,0954 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Внешний угол, без регулируемых опор

Артикульный номер: 7403831



Размеры

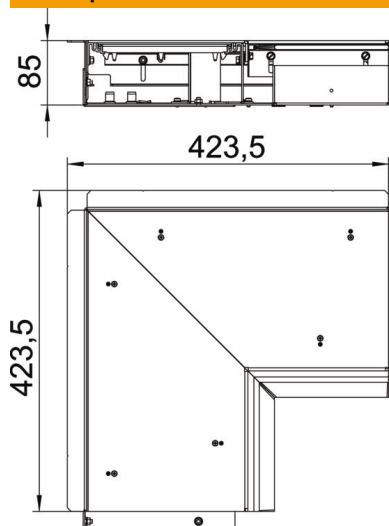

Длина	422 мм
Ширина	250 мм
Высота	93 мм
Размер h	85 мм

Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	нет
Плита настила	да
Уборка пола	сухой
Крепление крышки с фиксацией	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	да
Функция	Внешний угол
Подходит для компенсационного зазора	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	нет
Минимальная высота стяжки	93
С отверстием для подключения	нет
С выравниванием потенциалов	нет
С перегородкой	нет
С выступающей частью	да
Диапазон регулирования мин.	0 мм
Съемная крышка	да
Крепление перегородки_удалить	stecken

Технический паспорт

Внешний угол, без регулируемых опор

Артикульный номер: 7403831



Технические характеристики

Крепление перегородки

вставить