

Технический паспорт

Профиль для стяжки

Артикульный номер: 7403895



Профиль для разграничения стяжки в зонах дверных откосов и перед нишами радиаторов.



CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7403895
Тип	ОКВ EP 1000
Обозначение 1	Профиль
Обозначение 2	для ограничения стяжки
Производитель	OBO
Размер	1000x87x25
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	205 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	10,3251 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Профиль для стяжки

Артикульный номер: 7403895



Размеры

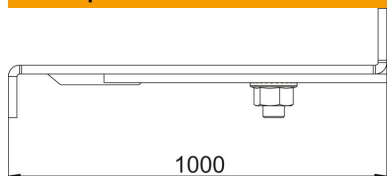

Длина	1 000 мм
Ширина	25 мм
Высота	87 мм

Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	нет
Вид аксессуаров	Прочее
Плита настила	да
Уборка пола	сухой
Крепление крышки с фиксацией	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Отсоединяемая крышка	да
Подходит для компенсационного зазора	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	нет
Минимальная высота стяжки	85
С отверстием для подключения	нет
С выравниванием потенциалов	нет
С выступающей частью	да
Диапазон регулирования мин.	0 мм
Съемная крышка	да