

Технический паспорт

Болт со сшлицем Torx и потайной головкой,
нержавеющая сталь


Артикульный номер: 3191050



Винт Torx из нержавеющей стали с потайной головкой и приводом Torx для
крепления внутри и снаружи помещений

Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.

Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.

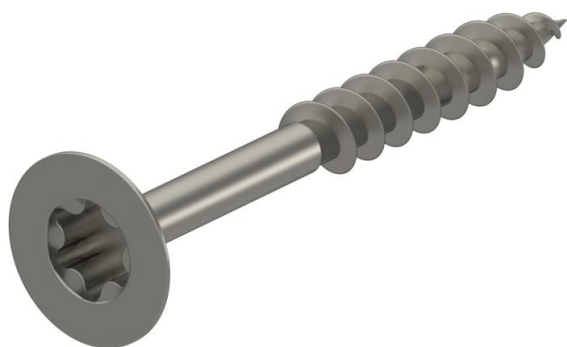

A4 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3191050
Тип	OTSC 3,5x30 A4
Обозначение 1	Саморез с плоской головкой
Обозначение 2	плоская головка, TX 10
Производитель	OBO
Размер	3,5x30mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,09 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Болт со сшлицем Torx и потайной головкой,
нержавеющая сталь

Артикульный номер: 3191050



Размеры

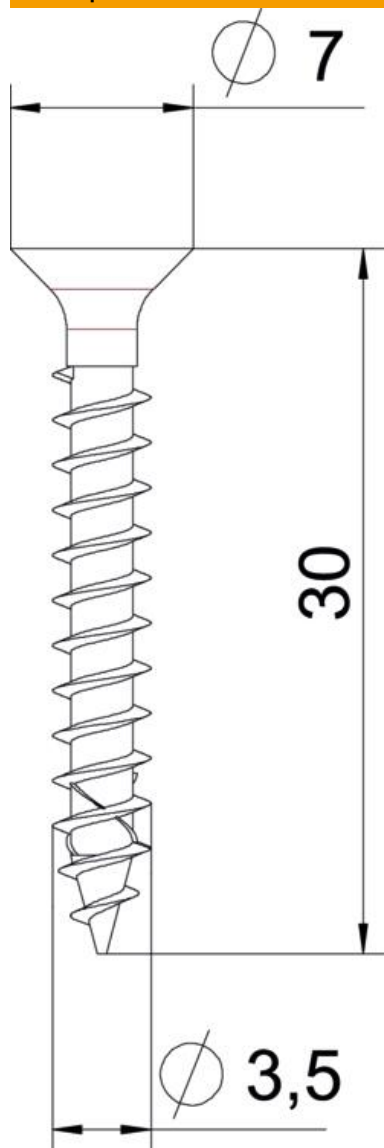

Длина	30 мм
Размер D	3,5 мм
Размер L	30 мм

Технические характеристики

Размер	TX 10
Закаленная поверхность	нет
Диаметр головки	7 мм
Форма головки	Потайная головка
Винтовая система	Torx
Двойной	нет