

# Технический паспорт

Болт со сшлицем Torx и потайной головкой,  
нержавеющая сталь


Артикульный номер: 3191052



Винт Torx из нержавеющей стали с потайной головкой и приводом Torx для  
крепления внутри и снаружи помещений

Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.

Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.

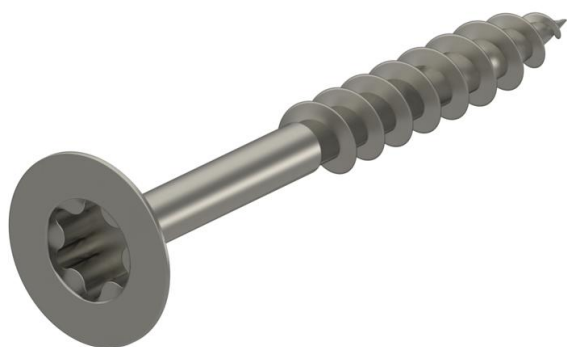

**A4** Нержавеющая сталь

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер           | 3191052                       |
| Тип                         | OTSC 3,5x40 A4                |
| Обозначение 1               | Саморез с плоской головкой    |
| Обозначение 2               | плоская головка, TX 10        |
| Производитель               | OBO                           |
| Размер                      | 3,5x40mm                      |
| Материал                    | Нержавеющая сталь             |
| Поверхность                 | без обработки, дообработанный |
| Стандарт поверхности        |                               |
| Минимальная единица продажи | 100                           |
| Единица расхода             | Шт.                           |
| Масса                       | 0,21 кг                       |
| Единица веса                | кг/100 шт.                    |


# Технический паспорт

Болт со сшлицем Torx и потайной головкой,  
нержавеющая сталь

Артикульный номер: 3191052



## Размеры

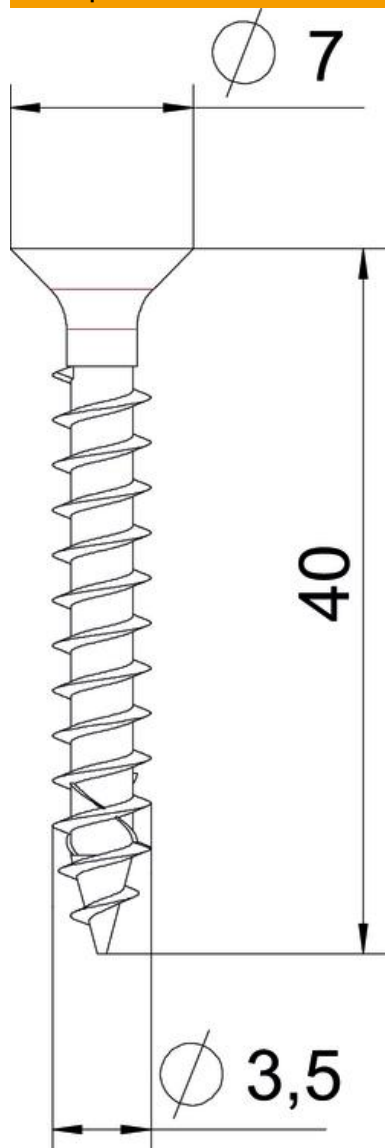

|          |        |
|----------|--------|
| Длина    | 40 мм  |
| Размер D | 3,5 мм |
| Размер L | 40 мм  |

## Технические характеристики

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Размер                 | TX 10            |
| Закаленная поверхность | нет              |
| Диаметр головки        | 7 мм             |
| Форма головки          | Потайная головка |
| Винтовая система       | Torx             |
| Двойной                | нет              |