

Технический паспорт

Болт со шлицем Torx и потайной головкой,
нержавеющая сталь

Артикульный номер: 3191056



Винт Torx из нержавеющей стали с потайной головкой и приводом Torx для крепления внутри и снаружи помещений

Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.

Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.



A4 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3191056
Тип	OTSC 4,0x25 A4
Обозначение 1	Саморез с плоской головкой
Обозначение 2	плоская головка, TX 20
Производитель	OBO
Размер	4x25mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,125 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Болт со сшлицем Torx и потайной головкой,
нержавеющая сталь

Артикульный номер: 3191056



Размеры

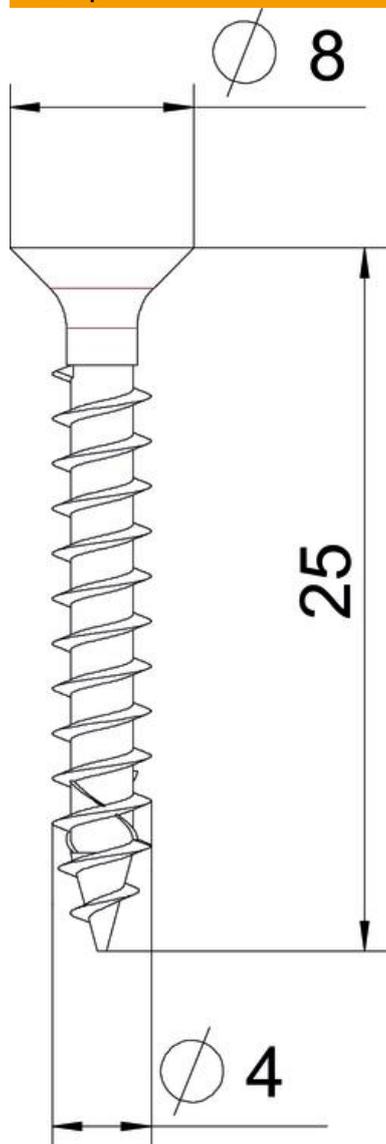

Длина	25 мм
Размер D	4 мм
Размер L	25 мм

Технические характеристики

Размер	TX 20
Закаленная поверхность	нет
Диаметр головки	8 мм
Форма головки	Потайная головка
Винтовая система	Torx
Двойной	нет