

Технический паспорт

Болт со сшлицем Torx и потайной головкой,
нержавеющая сталь

Артикульный номер: 3191070



Винт Torx из нержавеющей стали с потайной головкой и приводом Torx для
крепления внутри и снаружи помещений

Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.

Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.



A4 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3191070
Тип	OTSC 4,5x50 A4
Обозначение 1	Саморез с плоской головкой
Обозначение 2	плоская головка, TX 20
Производитель	OBO
Размер	4,5x50mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Болт со сшлицем Torx и потайной головкой,
нержавеющая сталь

Артикульный номер: 3191070



Размеры

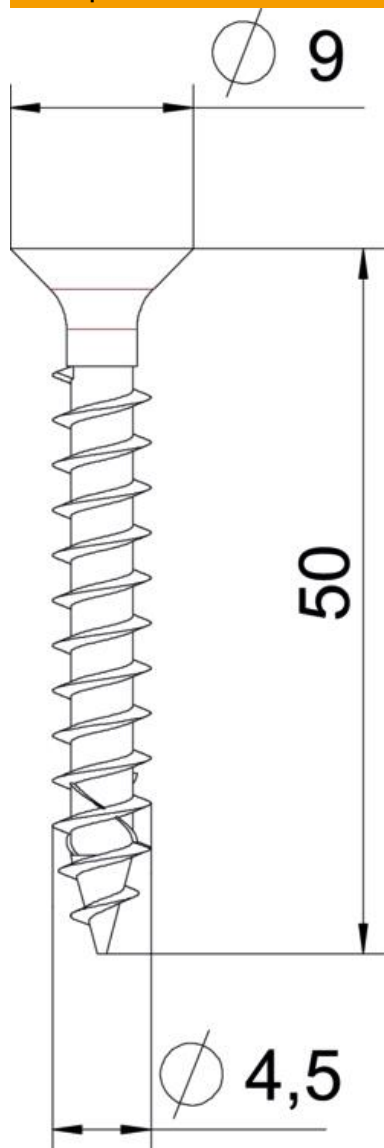

Длина	50 мм
Размер D	4,5 мм
Размер L	50 мм

Технические характеристики

Размер	TX 20
Закаленная поверхность	нет
Диаметр головки	9 мм
Форма головки	Потайная головка
Винтовая система	Torx
Двойной	нет