

# Технический паспорт

**Болт со схлицием Torx и потайной головкой,  
нержавеющая сталь**  
**Артикульный номер: 3191074**



Винт Торх из нержавеющей стали с потайной головкой и приводом Торх для крепления внутри и снаружи помещений  
Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.

Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.



**A4** Нержавеющая сталь

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные


Артикульный номер	3191074
Тип	OTSC 5,0x40 A4
Обозначение 1	Саморез с плоской головкой
Обозначение 2	плоская головка, TX 25
Производитель	ОВО
Размер	5x40mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,455 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Болт со схлицем Torx и потайной головкой,  
нержавеющая сталь  
Артикульный номер: 3191074

**OBO**  
BETTERMANN

## Размеры

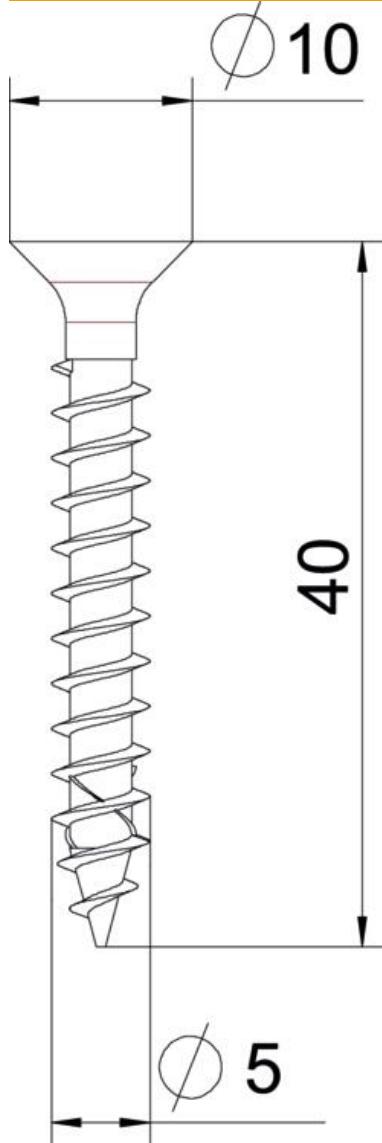

Длина	40 мм
Размер D	5 мм
Размер L	40 мм

## Технические характеристики

Размер	TX 25
Закаленная поверхность	нет
Диаметр головки	10 мм
Форма головки	Потайная головка
Винтовая система	Torx
Двойной	нет