

# Технический паспорт

Болт со шлицем Torx, нержавеющая сталь

Артикульный номер: 3191002



Винт Torx из нержавеющей стали с полукруглой головкой и приводом Torx для крепления внутри и снаружи помещений.

Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.



**A4** Нержавеющая сталь

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	3191002
Тип	OTSP 3,5x40 A4
Обозначение 1	Саморез с плоскоконич. головкой
Обозначение 2	плоскоконическая голов., TX 15
Производитель	OBO
Размер	3,5x40mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,21 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Болт со сшлицем Torx, нержавеющая сталь

Артикульный номер: 3191002



## Размеры

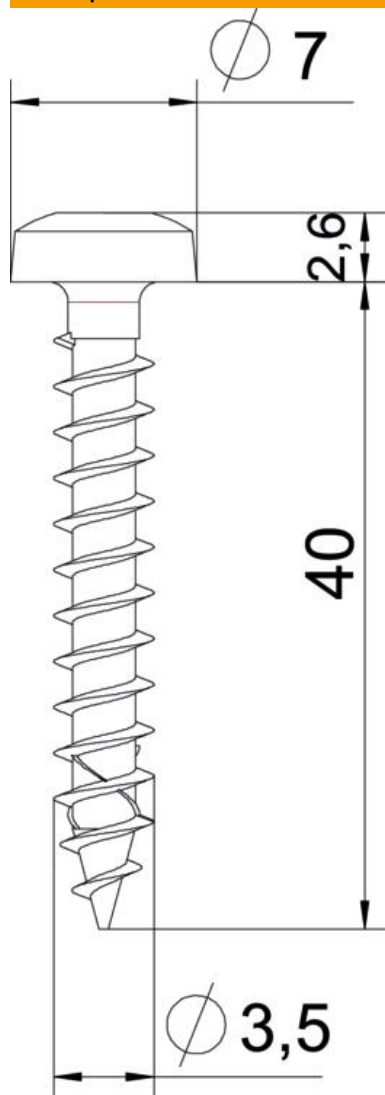

Длина	40 мм
Размер D	3,5 мм
Размер L	40 мм

## Технические характеристики

Размер	TX 15
Закаленная поверхность	нет
Диаметр головки	7 мм
Форма головки	Полукруглая головка
Винтовая система	Torx
Двойной	нет