

Технический паспорт

Болт со шлицем Torx, нержавеющая сталь

Артикульный номер: 3191016



Винт Torx из нержавеющей стали с полукруглой головкой и приводом Torx для крепления внутри и снаружи помещений.

Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.



A4 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3191016
Тип	OTSP 4,5x30 A4
Обозначение 1	Саморез с плоскоконич. головкой
Обозначение 2	плоскоконическая голов., TX 20
Производитель	OBO
Размер	4,5x30mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,26 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Болт со шлицем Torx, нержавеющая сталь

Артикульный номер: 3191016



Размеры

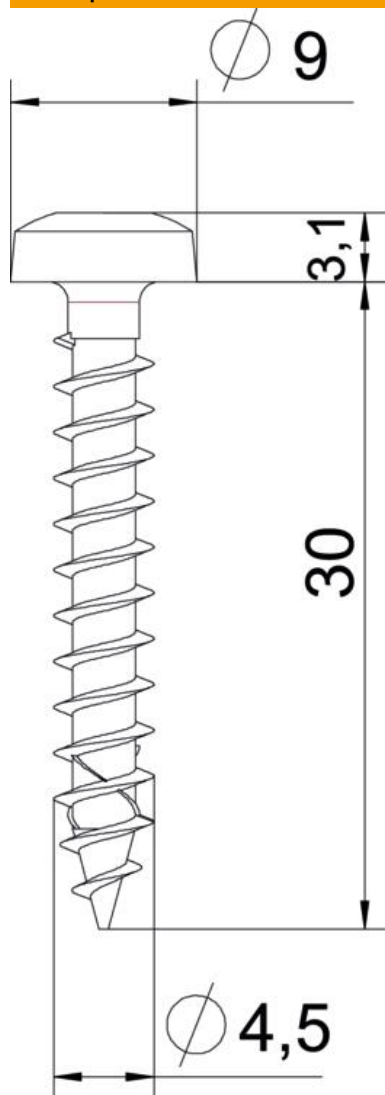

Длина	30 мм
Размер D	4,5 мм
Размер L	30 мм

Технические характеристики

Размер	TX 20
Закаленная поверхность	нет
Диаметр головки	9 мм
Форма головки	Полукруглая головка
Винтовая система	Torx
Двойной	нет