


# Технический паспорт

## Разделительный уголок для настенного монтажа

Артикульный номер: 7215484



Разделительный уголок для прокладки кабеля, для настенного монтажа противопожарного канала PYROLINE® Con D. Крепление с помощью зажимов и огнестойких винтовых анкеров

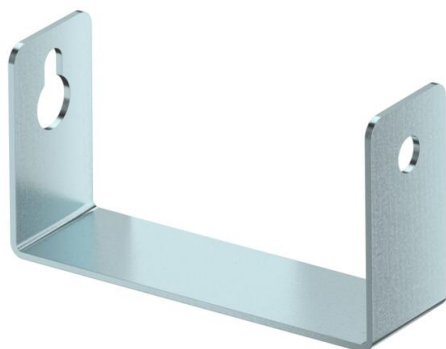

- St** Сталь
- FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7215484
Тип	PLCD-SB1220
Обозначение 1	Разделительный уголок
Обозначение 2	для PLCD D061220/PLCD D091220
Производитель	OBO
Размер	100x116x35
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	13,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,3829 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Разделительный уголок для настенного монтажа

Артикульный номер: 7215484



## Размеры

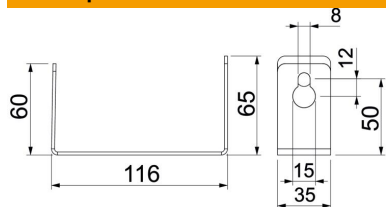

Размер A	50 мм
Размер B	116 мм
Размер h	65 мм
Размер Н	60 мм

## Технические характеристики

Вид крепления	привинчиваемый
Ширина канала, внутренняя	200 мм
Высота канала, внутренняя	100 мм