


# Технический паспорт

Зажим proQuick PQ? светло-серый

Артикульный номер: 2147302

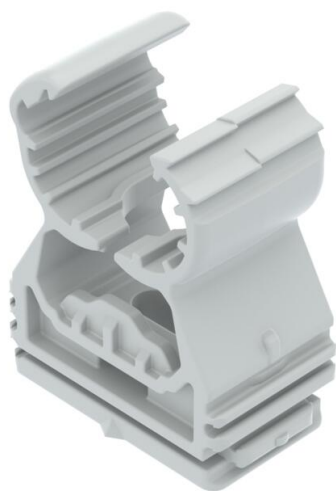

Зажим, рассчитанный на высокую нагрузку, для крепления электрических и канализационных труб из пластика и металла, а также для электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене, потолке и стальных конструкциях внутри помещения и снаружи. Гибкий диапазон зажима в несколько миллиметров. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения друг за другом Ø до 28 мм, с зажимом OBO Quick или starQuick. Для изменяемого расстояния и количества зажимов на профильной шине.



PA Полиамид

## Исходные данные

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Артикульный номер           | 2147302                |
| Тип                         | PQ-10 LGR              |
| Обозначение 1               | Зажим proQuick         |
| Производитель               | OBO                    |
| Размер                      | 9,5-12mm               |
| Цвет                        | светло-серый; RAL 7035 |
| Материал                    | Полиамид               |
| Минимальная единица продажи | 100                    |
| Единица расхода             | Шт.                    |
| Масса                       | 0,565 кг               |
| Единица веса                | кг/100 шт.             |


# Технический паспорт

Зажим proQuick PQ? светло-серый

Артикульный номер: 2147302



## Размеры

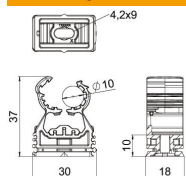

## Технические характеристики

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Подключается в ряд         | да                 |
| Количество кабелей/труб    | 1                  |
| Вид крепления              | отверстие под винт |
| Разрушающая нагрузка       | 0,5 кН             |
| Закрытый                   | да                 |
| Не содержит галогенов      | да                 |
| Со вставкой                | нет                |
| Номинальный размер         | 10                 |
| Система фиксации           | да                 |
| Диаметр трубы/кабеля макс. | 12 мм              |
| Диаметр трубы/кабеля мин.  | 9,5 мм             |
| Диапазон зажима D макс.    | 12 мм              |
| Диапазон зажима D мин.     | 9,5 мм             |
| Устойчив к УФ              | да                 |