

Технический паспорт

Зажим proQuick PQ? светло-серый

Артикульный номер: 2147314



Зажим, рассчитанный на высокую нагрузку, для крепления электрических и канализационных труб из пластика и металла, а также для электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене, потолке и стальных конструкциях внутри помещения и снаружи. Гибкий диапазон зажима в несколько миллиметров. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения друг за другом с Ø до 32 мм, зажимом OBO Quick или Multi-Quick. Для изменяемого расстояния и количества зажимов на профильной шине.



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2147314
Тип	PQ-28 LGR
Обозначение 1	Зажим proQuick
Производитель	OBO
Размер	27,5-32mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,11 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажим proQuick PQ? светло-серый

Артикульный номер: 2147314



Размеры

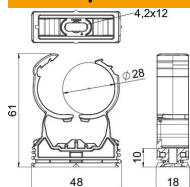

Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Количество кабелей/труб	1
Вид крепления	отверстие под винт
Разрушающая нагрузка	0,9 кН
Закрытый	да
Не содержит галогенов	да
Со вставкой	нет
Номинальный размер	28-32
Система фиксации	да
Диаметр трубы/кабеля макс.	32 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	27,5 мм
Диапазон зажима D макс.	32 мм
Диапазон зажима D мин.	27,5 мм
Устойчив к УФ	да