

Технический паспорт

Зажим proQuick PQ? светло-серый

Артикульный номер: 2147326



Зажим, рассчитанный на высокую нагрузку, для крепления электрических и канализационных труб из пластика и металла, а также для электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене, потолке и стальных конструкциях внутри помещения и снаружи. Гибкий диапазон зажима в несколько миллиметров. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения друг за другом с Ø до 32 мм, зажимом OBO Quick или Multi-Quick. Для изменяемого расстояния и количества зажимов на профильной шине.



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2147326
Тип	PQ-51 LGR
Обозначение 1	Зажим proQuick
Производитель	OBO
Размер	48-55mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	15
Единица расхода	Шт.
Масса	2,16 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажим proQuick PQ? светло-серый

Артикульный номер: 2147326



Размеры

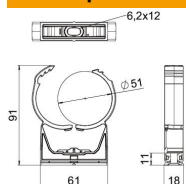

Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Количество кабелей/труб	1
Вид крепления	отверстие под винт
Разрушающая нагрузка	1,4 кН
Закрытый	да
Не содержит галогенов	да
Со вставкой	нет
Номинальный размер	50-54
Система фиксации	нет
Диаметр трубы/кабеля макс.	55 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	48 мм
Диапазон зажима D макс.	55 мм
Диапазон зажима D мин.	48 мм
Устойчив к УФ	да