


Технический паспорт

Крышка Т-образного/крестового соединения A2

Артикульный номер: 6042453



Крышка для фасонной детали Т-образного/крестового соединения для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

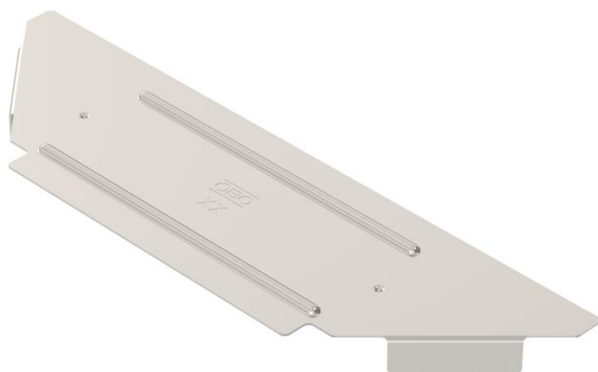

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6042453
Тип	RAAD 150 A2
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для Т-обр./крест.соединени
Производитель	OBO
Размер	B150mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образного/крестового соединения А2

Артикульный номер: 6042453



Размеры

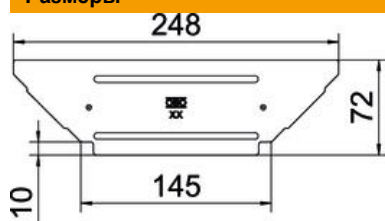

Ширина	150 мм
Толщина листа	0,75 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	0 Сталь
Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,75 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С
Конструкция для больших расстояний	нет