


Технический паспорт

Крышка Т-образного/крестового соединения FS

Артикульный номер: 6042403



Крышка для фасонной детали Т-образного/крестового соединения для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

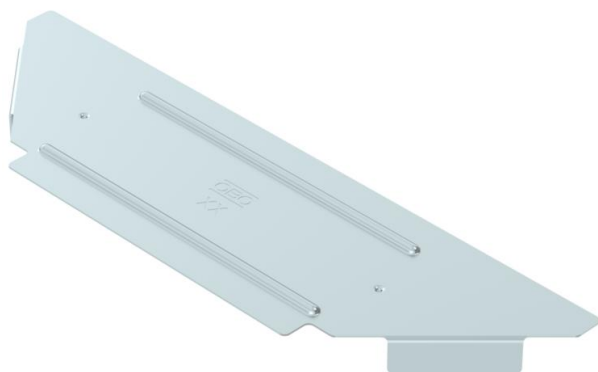

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6042403
Тип	RAAD 150 FS
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для Т-обр./крест.соединени
Производитель	OBO
Размер	B150mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	10 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образного/крестового соединения FS

Артикульный номер: 6042403



Размеры

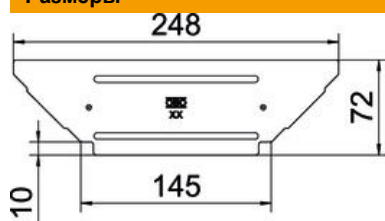

Ширина	150 мм
Толщина листа	0,75 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	0 Сталь
Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,75 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет