

Технический паспорт

Крышка Т-образного/крестового соединения A2

Артикульный номер: 6042455



Крышка для фасонной детали Т-образного/крестового соединения для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6042455
Тип	RAAD 200 A2
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для Т-обр./крест.соединени
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	11,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образного/крестового соединения А2

Артикульный номер: 6042455



Размеры

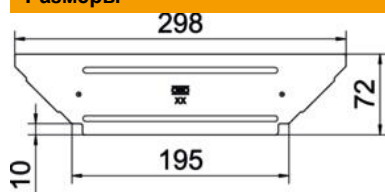

Ширина	200 мм
Толщина листа	0,75 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	0 Сталь
Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,75 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет