

# Технический паспорт

## Крышка Т-образного/крестового соединения DD

Артикульный номер: 6042441



Крышка для фасонной детали Т-образного/крестового соединения для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Артикульный номер           | 6042441                                            |
| Тип                         | RAAD 500 DD                                        |
| Обозначение 1               | Крышка                                             |
| Обозначение 2               | для Т-обр./крест.соединени                         |
| Производитель               | OBO                                                |
| Размер                      | B500mm                                             |
| Материал                    | Сталь                                              |
| Поверхность                 | Конвейерное цинкование методом двойного погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                                       |
| Минимальная единица продажи | 1                                                  |
| Единица расхода             | Шт.                                                |
| Масса                       | 33 кг                                              |
| Единица веса                | кг/100 шт.                                         |

### Размеры

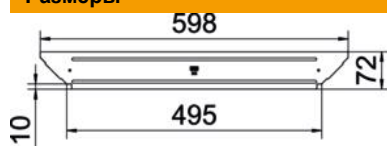

|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 500 мм |
| Толщина листа | 1 мм   |

# Технический паспорт

Крышка Т-образного/крестового соединения DD

Артикульный номер: 6042441



## Технические характеристики

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Количество шпингалетов                   | 0 Сталь   |
| Вид крепления                            | накладной |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет       |
| Подходит для кабельного лотка            | да        |
| Прочность материала                      | 1 мм      |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет       |
| Диапазон рабочих температур макс.        | 120 C     |
| Диапазон рабочих температур мин.         | -20 C     |
| Конструкция для больших расстояний       | нет       |