


Технический паспорт

Т-образная секция Magic 110 FT

Артикульный номер: 6041948



Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

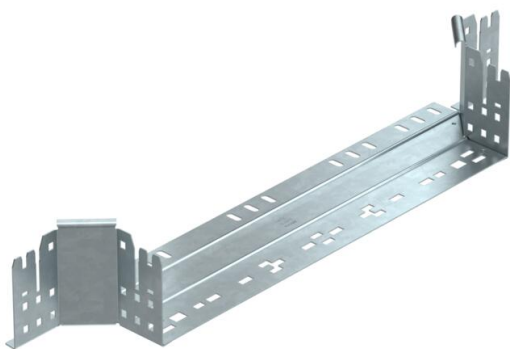

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6041948
Тип	RAAM 150 FT
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	110x500
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	112,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

T-образная секция Magic 110 FT

Артикульный номер: 6041948



Размеры

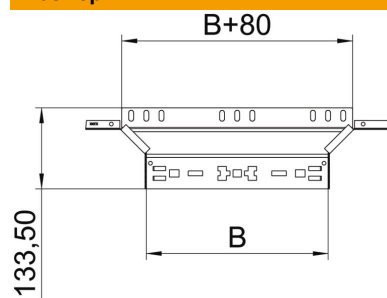

Ширина	500 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	500 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм