

Технический паспорт

Т-образная секция Magic 60 A4

Артикульный номер: 6041290



Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6041290
Тип	RAAM 610 A4
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x100
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	37,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

T-образная секция Magic 60 A4

Артикульный номер: 6041290



Размеры

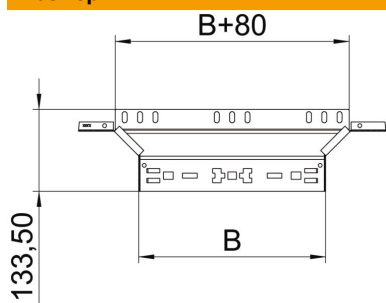

Ширина	100 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	100 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм