


Технический паспорт

T-образная секция Magic 60 FS

Артикульный номер: 6041230



T-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

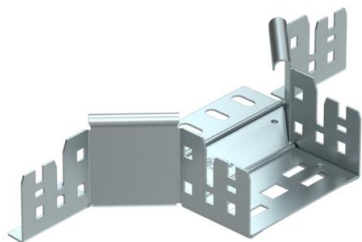

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6041230
Тип	RAAM 610 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	37,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,3374 кг CO _e / 1 Шт.


Технический паспорт

T-образная секция Magic 60 FS

Артикульный номер: 6041230



Размеры

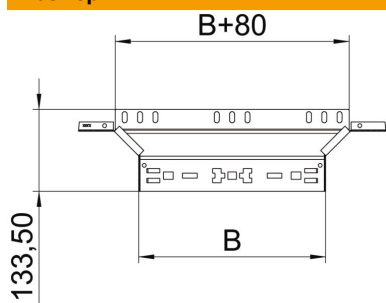

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	100 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Ширина ответвления	100 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием