


Технический паспорт

T-образная секция Magic 60 FS

Артикульный номер: 6041232



T-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

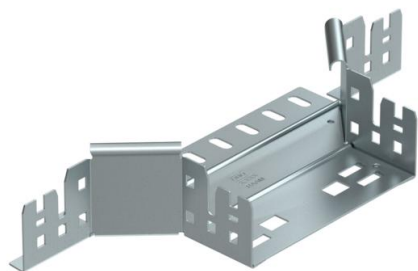

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6041232
Тип	RAAM 615 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x150
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	42,046 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,5791 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

T-образная секция Magic 60 FS

Артикульный номер: 6041232



Размеры

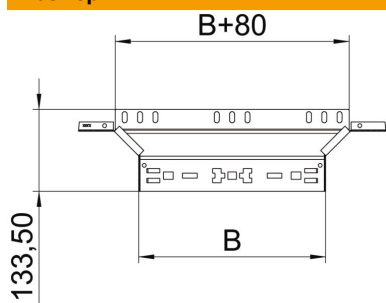

Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	150 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Ширина ответвления	150 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием