


Технический паспорт

Т-образная секция Magic 60 FT

Артикульный номер: 6041263



Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

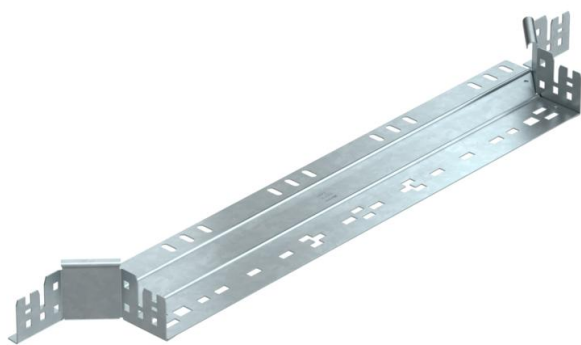

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6041263
Тип	RAAM 660 FT
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x600
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	110,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

T-образная секция Magic 60 FT

Артикульный номер: 6041263



Размеры

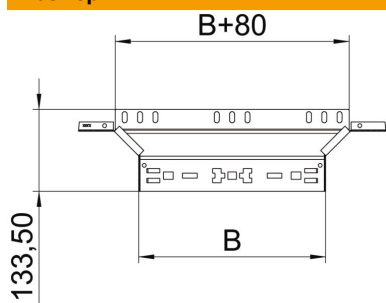

Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	600 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм