


Технический паспорт

T-образная секция Magic 85 FS

Артикульный номер: 6041574



T-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

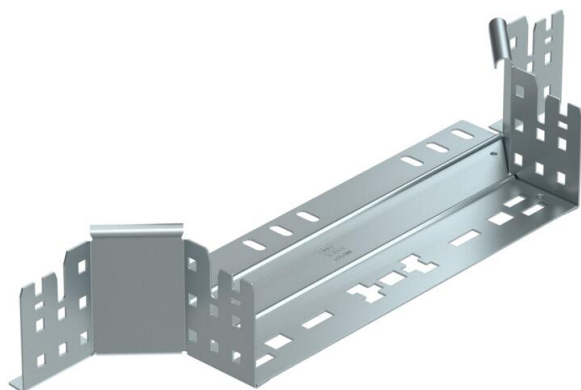

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6041574
Тип	RAAM 830 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	85x300
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	71,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

T-образная секция Magic 85 FS

Артикульный номер: 6041574



Размеры

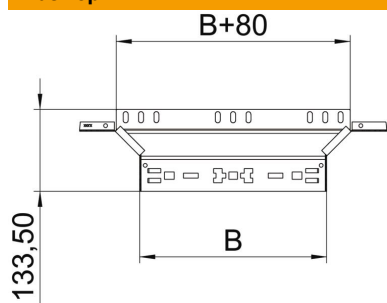

Ширина	300 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	300 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм