


Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 110 FT

Артикульный номер: 6042251

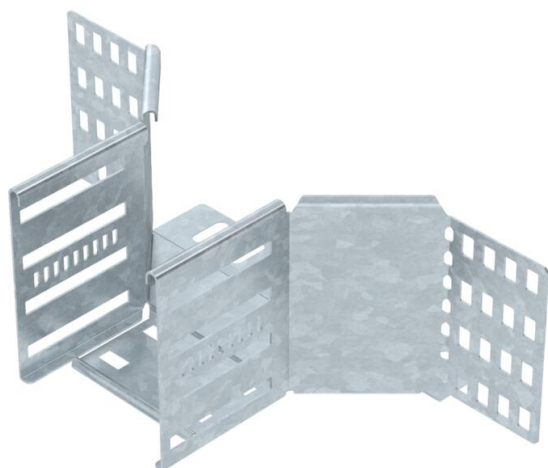

Т-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.

CE UK
CA

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6042251
Тип	RAA 110 FT
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	53,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,6835 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 110 FT

Артикульный номер: 6042251



Размеры

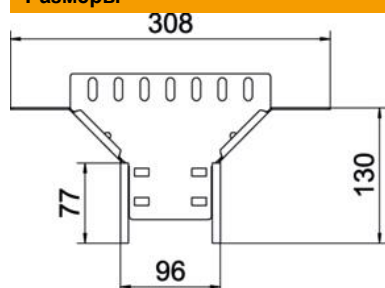

Ширина	100 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	0,8 мм
Размер В	100 мм

Технические характеристики

Ширина ответвления	100 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	0,8 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	на винтах/на зажимах
Рекомендованное количество винтов	18 Сталь
Толщина борта	1,25 мм