


# Технический паспорт

## Т-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 7002653

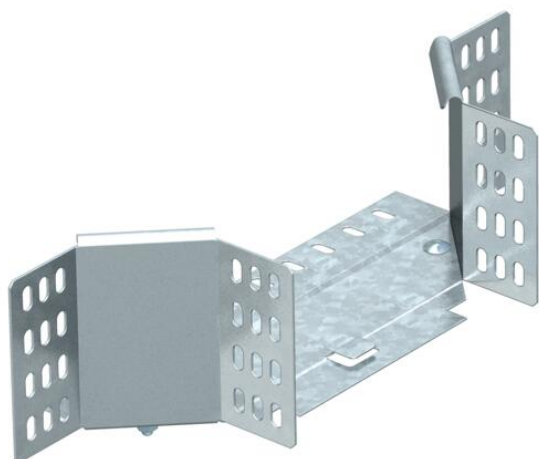

Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7002653
Тип	RAA 120 FS
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с 2 угловыми соединениями
Производитель	OBO
Размер	110x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	55 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

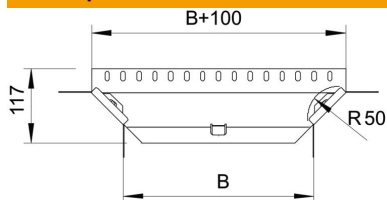

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Размер B	200 мм
Размер R	50 мм

# Технический паспорт

T-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 7002653



## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм