


Технический паспорт

T-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 7123213

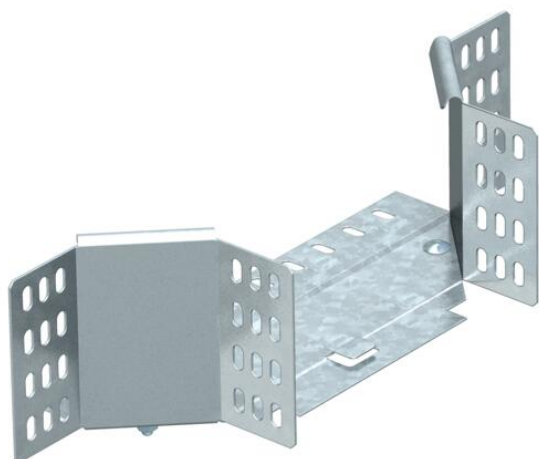

T-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7123213
Тип	RAA 120 FT
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с 2 угловыми соединениями
Производитель	OBO
Размер	110x200
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	60 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

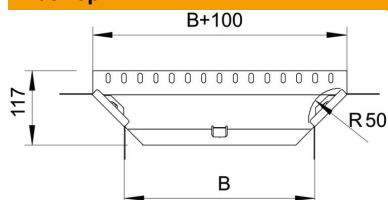

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Размер B	200 мм
Размер R	50 мм

Технический паспорт

Т-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 7123213



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм