


Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение 110 FS

Артикульный номер: 6042159



T-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.

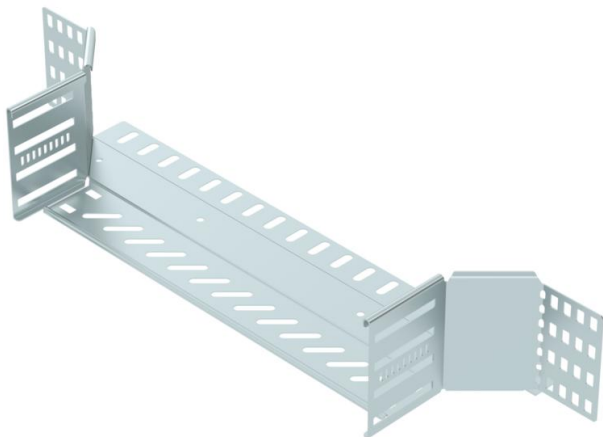

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6042159
Тип	RAA 140 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x400
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	86,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение 110 FS

Артикульный номер: 6042159



Размеры

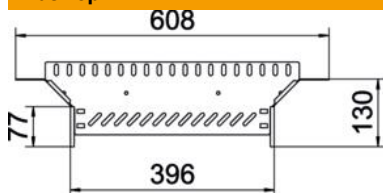

Ширина	400 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	400 мм

Технические характеристики

Ширина ответвления	400 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	на винтах/на зажимах
Рекомендованное количество винтов	22 Сталь
Толщина борта	1,25 мм