


Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 110 FT

Артикульный номер: 6042259

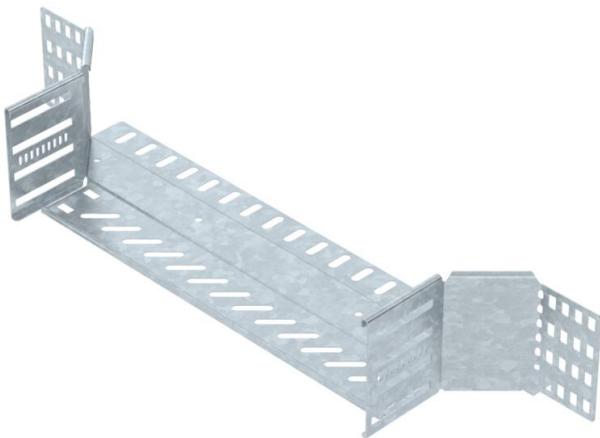

Т-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.

CE UK
CA

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6042259
Тип	RAA 140 FT
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	89,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	2,9089 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 110 FT

Артикульный номер: 6042259



Размеры

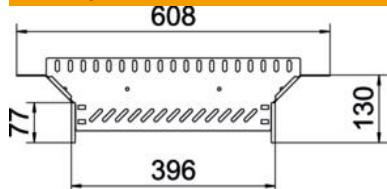

Ширина	400 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	400 мм

Технические характеристики

Ширина ответвления	400 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, проправленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	на винтах/на зажимах
Рекомендованное количество винтов	22 Сталь
Толщина борта	1,25 мм