


Технический паспорт

T-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 7123396

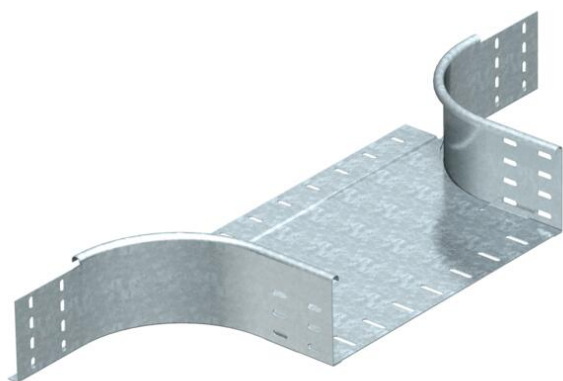

T-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Детали крепления заказывается отдельно.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7123396
Тип	RAA 140 FT
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	круглое исполнение
Производитель	OBO
Размер	110x400
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	270 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

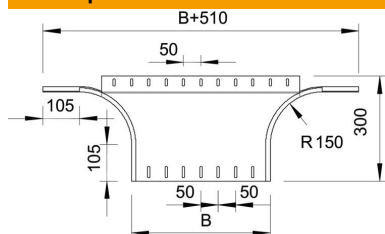

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Размер B	400 мм
Размер R	150 мм

Технический паспорт

Т-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 7123396



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,5 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм