


# Технический паспорт

## T-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 7002734

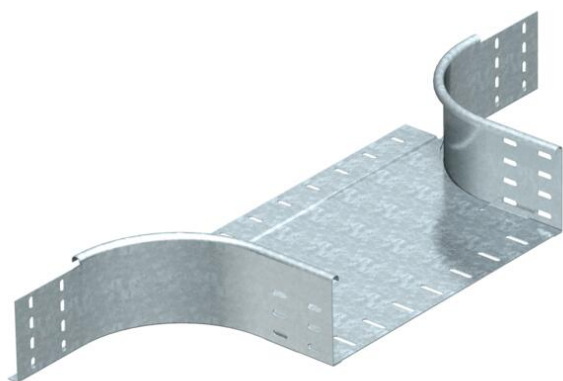

T-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.  
Детали крепления заказывается отдельно.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7002734
Тип	RAA 155 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	круглое исполнение
Производитель	OBO
Размер	110x550
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	300 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

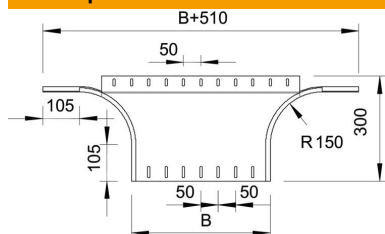

Ширина	550 мм
Ширина	22 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Размер B	550 мм
Размер R	150 мм

# Технический паспорт

T-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 7002734



## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,5 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм