


Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 35 FS

Артикульный номер: 6042101



Т-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 35 мм. Резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.

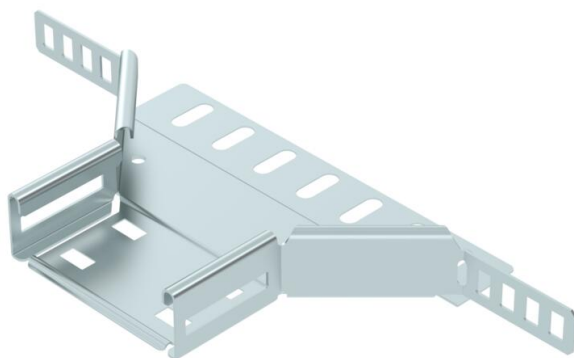

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6042101
Тип	RAA 310 FS
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	35x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	23,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,944 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 35 FS

Артикульный номер: 6042101



Размеры

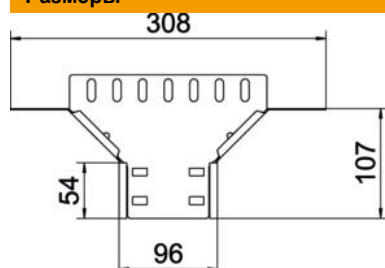

Ширина	100 мм
Высота	35 мм
Толщина листа	0,8 мм
Размер B	100 мм
Размер R	50 мм

Технические характеристики

Ширина ответвления	100 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	0,8 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Рекомендованное количество винтов	6 Сталь
Толщина борта	1,25 мм