


# Технический паспорт

## T-образное/крестовое соединение FT

Артикульный номер: 7120140

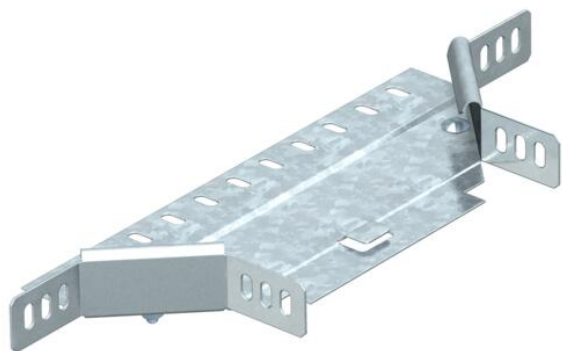

Соединение для горизонтального и вертикального использования. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.




**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7120140
Тип	RAA 315 FT
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с 2 угловыми соединениями
Производитель	OBO
Размер	35x150
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	39,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

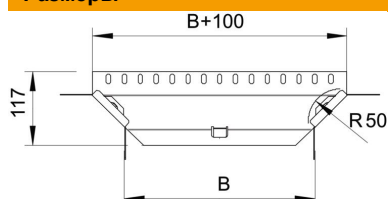

Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Высота	35 мм
Высота	1 in
Размер B	150 мм
Размер R	50 мм

# Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение FT

Артикульный номер: 7120140



## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм