


Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение FS

Артикульный номер: 6040349

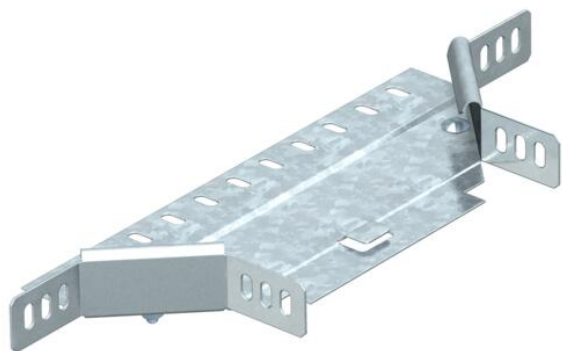

Секция для горизонтального и вертикального использования. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6040349
Тип	RAA 320 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с 2 угловыми соединениями
Производитель	OBO
Размер	35x200
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	35 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

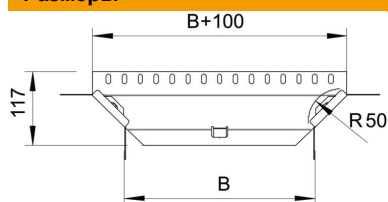

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	35 мм
Высота	1 in
Размер B	200 мм
Размер R	50 мм

Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение FS

Артикульный номер: 6040349



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм