


Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение 35 FS

Артикульный номер: 6042105



T-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 35 мм. Резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.

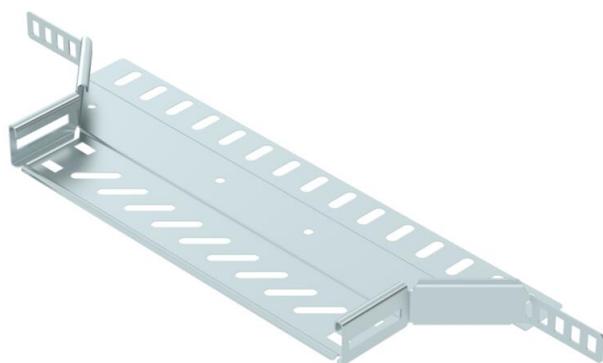

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6042105
Тип	RAA 330 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	35x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	39,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,3067 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение 35 FS

Артикульный номер: 6042105



Размеры

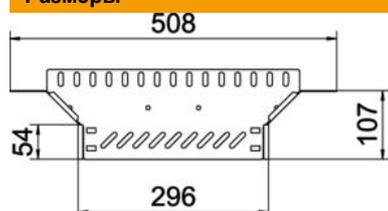

Ширина	300 мм
Высота	35 мм
Толщина листа	0,8 мм
Размер B	300 мм
Размер R	50 мм

Технические характеристики

Ширина ответвления	300 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	0,8 мм
Схема расположения отверстий НАТО	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Рекомендованное количество винтов	10 Сталь
Толщина борта	1,25 мм