


# Технический паспорт

## T-образное/крестовое соединение 60 A2

Артикульный номер: 7136120

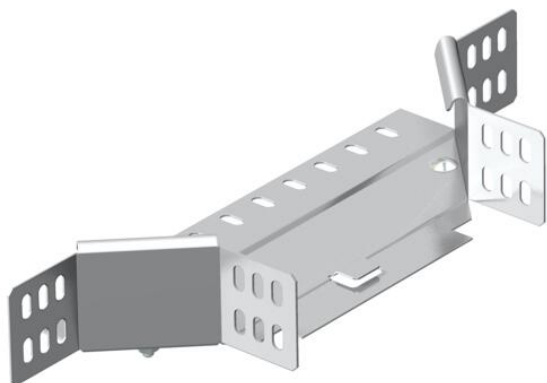

T-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.  
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.  
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.




<b>A2</b>	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
<b>2B</b>	без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	7136120
Тип	RAA 610 A2
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с 2 угловыми соединениями
Производитель	OBO
Размер	60x100
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	44,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

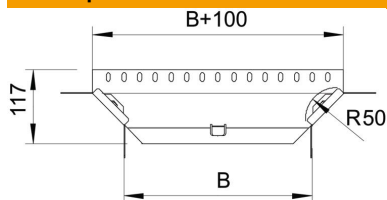

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	100 мм
Размер R	50 мм

# Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение 60 A2

Артикульный номер: 7136120



## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм