


# Технический паспорт

## T-образное/крестовое соединение FT

Артикульный номер: 7121109

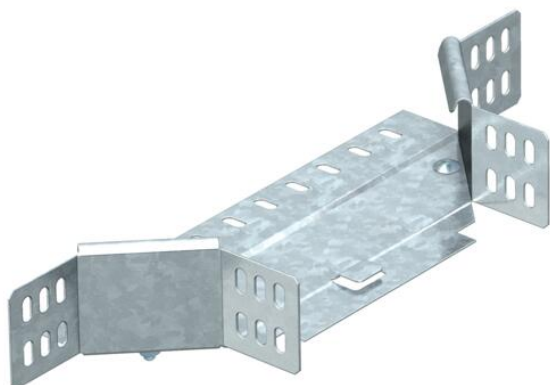

T-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

CEUK  
CA


St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7121109
Тип	RAA 610 FT
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с 2 угловыми соединениями
Производитель	OBO
Размер	60x100
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	47,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

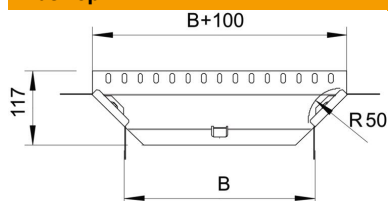

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Размер B	100 мм
Размер R	50 мм

# Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение FT

Артикульный номер: 7121109



## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	да
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм