


Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 6042113



Т-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.

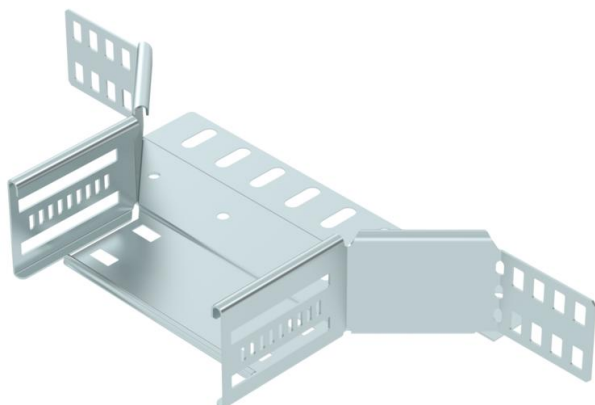

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6042113
Тип	RAA 615 FS
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x150
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	38,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 6042113



Размеры

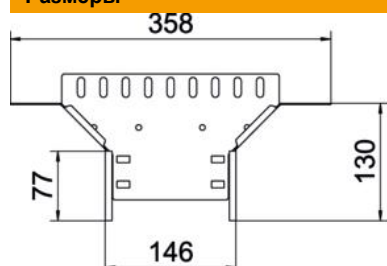

Ширина	150 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,8 мм
Размер В	150 мм

Технические характеристики

Ширина ответвления	150 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Толщина материала пластины дна	0,8 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	на винтах/на зажимах
Рекомендованное количество винтов	10 Сталь
Толщина борта	1,25 мм