


# Технический паспорт

## T-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 6040253



T-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа.  
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.  
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

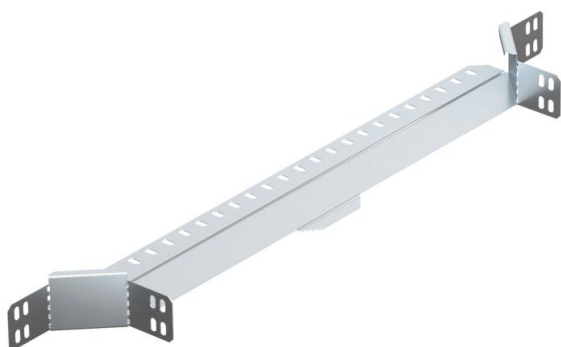


**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6040253
Тип	RAA 615 FS RU
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Производитель	OBO
Размер	60x150
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	20 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

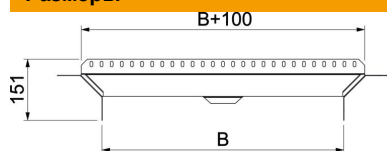

Ширина	150 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	150 мм

# Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 6040253



## Технические характеристики

Ширина ответвления	150 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен