


Технический паспорт

T-образная секция 60 A4

Артикульный номер: 7136135

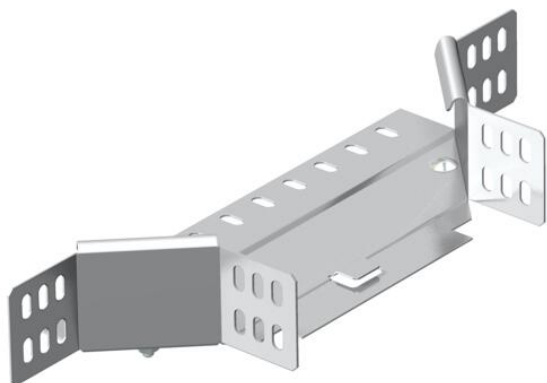

T-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.




A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7136135
Тип	RAA 620 A4
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с 2 угловыми соединениями
Производитель	OBO
Размер	60x200
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	53,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

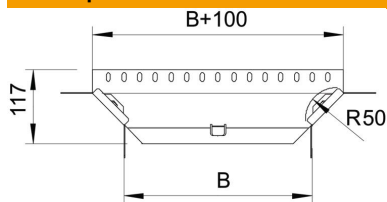

Ширина	200 мм
Ширина	12 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Размер B	200 мм
Размер R	50 мм

Технический паспорт

Т-образная секция 60 А4

Артикульный номер: 7136135



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Толщина материала пластины дна	1 мм
Изменение направления	горизонтальный
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм