


# Технический паспорт

## T-образное/крестовое соединение FS

Артикульный номер: 6040446

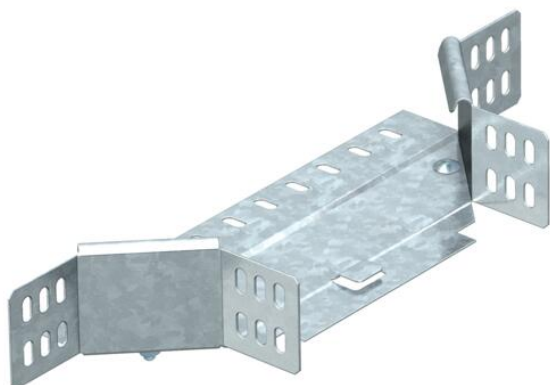

T-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6040446
Тип	RAA 630 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с 2 угловыми соединениями
Производитель	OBO
Размер	60x300
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	61,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

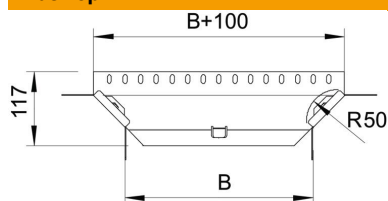

Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Размер B	300 мм
Размер R	50 мм

# Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение FS

Артикульный номер: 6040446



## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	да
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм