


Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 60, черное

Артикульный номер: 7121864



Т-образное/крестовое соединение, фасонная деталь для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм. С черным покрытием.

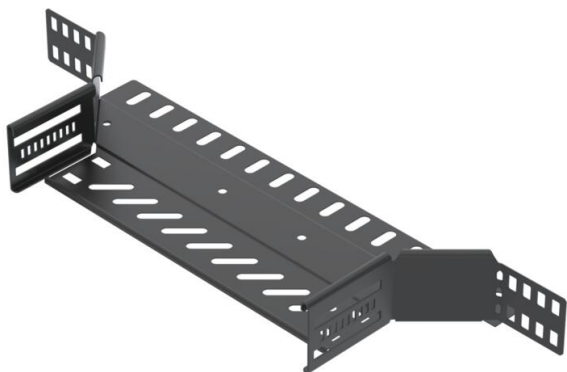

St

Сталь

P135

PES135 - Polyester

Исходные данные

Артикульный номер	7121864
Тип	RAA 630 FSK SW
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x300
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES135 - Polyester
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	49,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0889 кг CO ₂ e / 1 Шт.

 
Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 60, черное

Артикульный номер: 7121864



Размеры



Ширина	300 мм
Высота	60 мм
Размер В	300 мм

Технические характеристики

Ширина ответвления	300 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Толщина материала пластины дна	0,8 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Рекомендованное количество винтов	14 Сталь
Толщина борта	1,25 мм