


Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 60, черное

Артикульный номер: 7121866



Т-образное/крестовое соединение, фасонная деталь для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм. С черным покрытием.

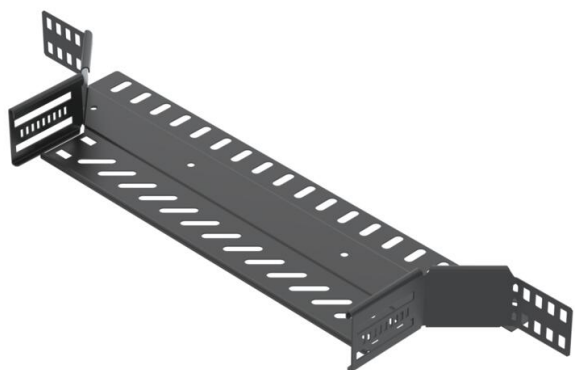

St

Сталь

P135

PES135 - Polyester

Исходные данные

Артикульный номер	7121866
Тип	RAA 640 FSK SW
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x400
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES135 - Polyester
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	68,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1 кг CO ₂ e / 1 Шт.

 
Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 60, черное

Артикульный номер: 7121866



Размеры



Ширина	400 мм
Высота	60 мм
Размер В	400 мм

Технические характеристики

Ширина ответвления	400 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Толщина материала пластины дна	1 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Рекомендованное количество винтов	14 Сталь
Толщина борта	1,25 мм