


# Технический паспорт

## T-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 6040258



T-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа.  
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.  
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

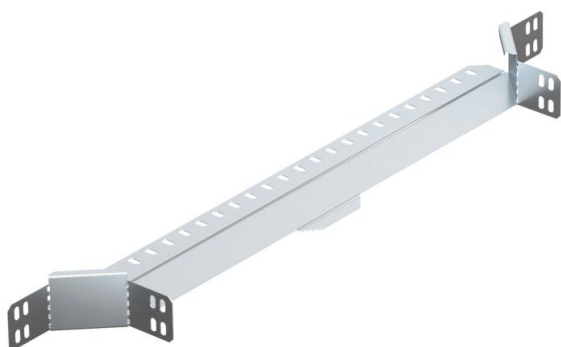


**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6040258
Тип	RAA 640 FS RU
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Производитель	OBO
Размер	60x400
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	31 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

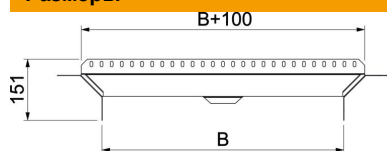

Ширина	400 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	400 мм

# Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 6040258



## Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен